




Bu resim sadece referans içindir

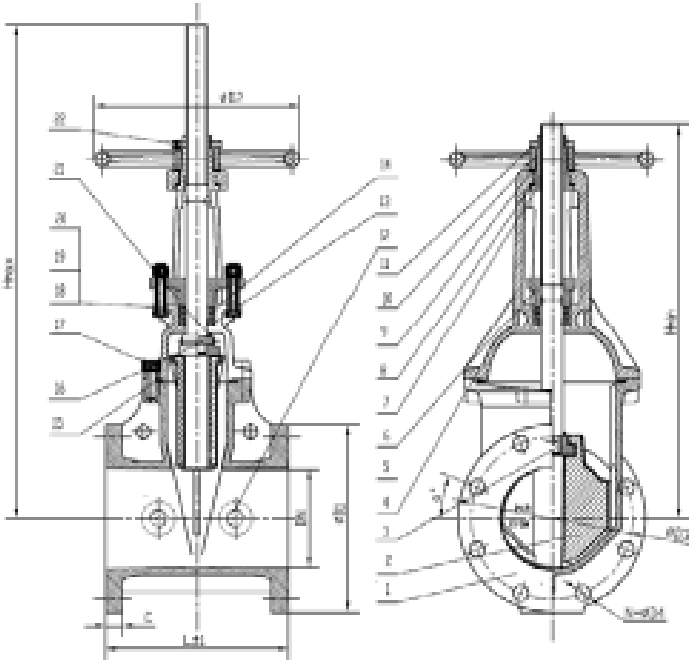

Malzeme Listesi

No.	Adı	Miktarı	Malzeme
1	Gövde	1	ASTM A536 65-45-12
2	Sürgü	1	ASTM A536 65-45-12 + EPDM
3	Mil	1	AISI SS304/SS302
4	Kapak	1	ASTM A536 65-45-12
5	Sürgü somunu	1	ASTM A351 CF8
6	Salmastra baskısı	1	ASTM A536 65-45-12
7	Mil somunu	1	ASTM B62
8	Mil somunu pulu	1	ASTM B16
9	Volan pulu	1	ASTM B16
10	Volan	1	ASTM A536 65-45-12
11	Volan somunu	1	ASTM B62
12	Kapak	2	ASTM B16
13	Salmastra contası	1	EPDM
14	Salmastra	1	PTFE
15	Kapak contası	1	EPDM
16	Diş açıcı pim	1	ASTM SS316
17	Altıgen soket Kapak vidası	8	GR 8.8
18	Somun	2	ASTM SS304
19	SQ cıvata	2	ASTM SS304
20	Yay pulu	2	ASTM SS304
21	O Ring	1	EPDM
22	Altıgen soket Kapak vidası	1	ASTM SS316

Basınç ve Sıcaklık

Maks. çalışma Basıncı :

300PSI / 21 Bar

Çalışma Sıcaklığı

-10°C ila 120°C

Flanşlı Uçlar:

ANSI B16.1 s n f

125/150/250 EN1092-2

PN10/PN16 BS10

AWWA C515 / BS5163 uygunluğu bulunur

Füzyon Bağlı Epoksi Kaplı İç ve Dış RAL3002

Tasarım ve malzemeler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.



R0012B/T

Genel Boyutlar (mm)

DN	L	H Min lia max	C	ØD2	ØD1	ØD3	N- ØD4	a°	Kg
DN50	178	350.5 lia 417.5	15.9	183	165	125	4- Ø19	45	17
DN65	190	350.5 lia 417.5	17.5	183	185	145	4- Ø19	45	21
DN80	203	405.5 lia 487.5	19	253	200	160	8- Ø19	22.5	28
DN100	229	436 lia 538	23.8	253	220	180	8- Ø19	22.5	37
DN125	254	528 lia 654	23.8	305	250	210	8- Ø19	22.5	50
DN150	267	591 lia 740	25.4	305	285	240	8- Ø23	22.5	58
DN200	292	730 lia 935	28.6	355	340	295	12- Ø23	15	94
DN250	330	871 lia 1126	30.2	445	405	355	12- Ø28	15	134
DN300	356	1011 lia 1316	31.8	445	460	410	12- Ø28	15	190

Sipariş Bilgileri

Açıklama	Boyut	Parça Numarası
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL PN16	65mm (2.5")	7U99001518
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL PN16	80mm (3")	7U99001519
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL PN16	100mm (4")	7U99001520
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL PN16	125mm (5")	7U99001521
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL PN16	150mm (6")	7U99001522
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL PN16	200mm (8")	7U99001523
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL PN16	250mm (10")	7U99001524
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL PN16	300mm (12")	7U99001525

Açıklama	Boyut	Parça Numarası
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL ANSI	65mm (2.5")	7U99001571
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL ANSI	80mm (3")	7U99001572
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL ANSI	100mm (4")	7U99001573
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL ANSI	150mm (6")	7U99001575
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL ANSI	200mm (8")	7U99001576
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL ANSI	250mm (10")	7U99001577
OS&Y Valve, FM/UL 300PSI FL/FL ANSI	300mm (12")	7U99001578